 




Universell einsetzbare Messing-Kupplung mit europäischem Standardprofil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung und Standard-Ventil. C



Euro Profil

KA
Einseitig absperre

Druckbereich*:
Bis 35 bar

Material:

- Kupplung: Messing
- Stecker: Messing
- Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:
-20°C bis +100°C (NBR)

Durchfluss Luft:
1.070 l/min.
Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar

Durchfluss Wasser:
18 l/min.
Druckabfall 0,5 bar

* maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fa chem Sicherheitsfaktor.




Einseitig absperrend



Einseitig absperrend

26KAA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde


Messing, NBR

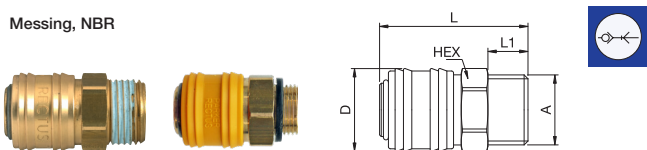

A		Technischer Polymer-Klemmring	HEX	L	L1	D	Version
G1/8	26KAAW10MPX		22	43	9	25	Messing
G1/4	26KAAW13MPX	26KAAW13MPXY	22	39	9	25	Messing
G3/8	26KAAW17MPX	26KAAW17MPXY	22	41	9	25	Messing
G1/2	26KAAW21MPX	26KAAW21MPXY	22	44	12	25	Messing
G1/2	26KAAW21MPXS_36		24	44	12	25	Messing
M14 x 1.5	26KAAD14MPX		22	43	10	25	Messing
M16 x 1.5	26KAAD16MPX		22	43	11	25	Messing
M18 x 1.5	26KAAD18MPX		22	43	11	25	Messing

26KAI Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde

Messing, NBR

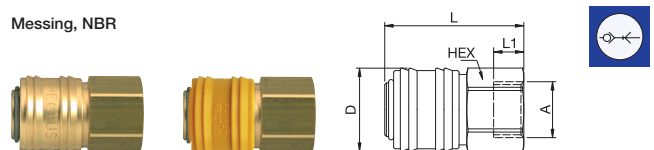

A		Technischer Polymer-Klemmring	HEX	L	L1	D	Version
G1/8	26KAIW10MPX		22	41	8	25	Messing
G1/4	26KAIW13MPX	26KAIW13MPXY	22	41	9	25	Messing
G3/8	26KAIW17MPX	26KAIW17MPXY	22	41	9	25	Messing
G1/2	26KAIW21MPX	26KAIW21MPXY	24	44	10	25	Messing
M14 x 1.5	26KAIM14MPX		22	41	9	25	Messing
M16 x 1.5	26KAIM16MPX		22	41	9	25	Messing
M18 x 1.5	26KAIM18MPX		22	44	9	25	Messing


Series 26 - Messing/Stahl



Einseitig absperrend

26KAT Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss


Messing, NBR

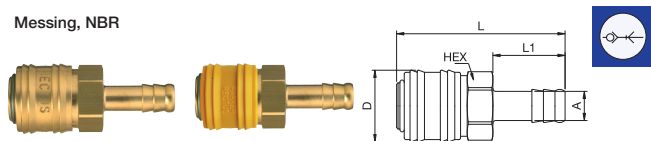

A		Technischer Polymer-Klemmring	HEX	L	L1	D
6	26KATF06MPX	26KATF06MPXY	21	58	25	25
8	26KATF08MPX	26KATF08MPXY	21	58	25	25
9	26KATF09MPX	26KATF09MPXY	21	58	25	25
10	26KATF10MPX	26KATF10MPXY	21	58	25	25
13	26KATF13MPX	26KATF13MPXY	21	58	25	25
6 Push-Lok	26KATP06MPX		21	58	20.5	25
10 Push-Lok	26KATP10MPX		21	58	24	25
13 Push-Lok	26KATP13MPX		21	58	28	25

26SFA Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde


Messing

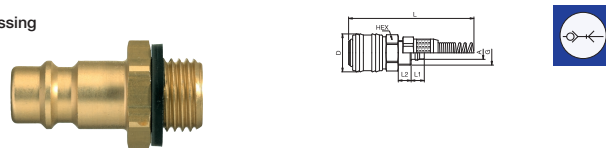

A		HEX	L	L1
G1/8	26SFAW10MXX	14	31	7
G1/4	26SFAW13MXX	17	33	9
G3/8	26SFAW17MXX	19	33	9
G1/2	26SFAW21MXX	24	38	12
M14 x 1.5	26SFAD14MXX	17	35	10
M16 x 1.5	26SFAD16MXX	19	36	11
M18 x 1.5	26SFAD18MXX	22	37	11

26KAKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch


Messing, NBR

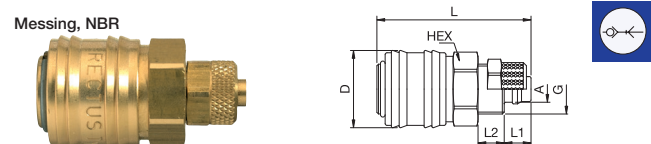

A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	26KAKO06MPX	21	M10x1	58	7	6	25
6 x 8	26KAKO08MPX	21	M12x1	45	7	6	25
8 x 10	26KAKO10MPX	21	M16x1	49	9	8	25
9 x 12	26KAKO12MPX	21	M16x1	49	9	8	25

26SFI Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde


Messing

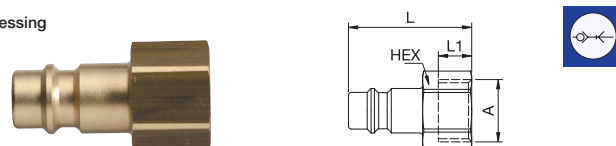

A		HEX	L	L1
G1/8	26SFIW10MXX	14	30	7
G1/4	26SFIW13MXX	17	33	10
G3/8	26SFIW17MXX	19	33	10
G1/2	26SFIW21MXX	24	35	12
M14 x 1.5	26SFIM14MXX	17	33	10
M16 x 1.5	26SFIM16MXX	19	33	10

26KATS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss

Messing, NBR

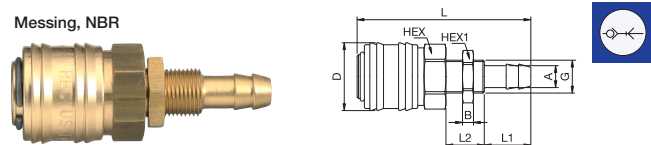

A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
6	26KATS06MPX	21	17	4	M12x1	60	17	10	25
10	26KATS10MPX	21	17	4	G1/4	72	25	14	25



Einseitig absperrend

26SFT Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss


Messing



A		L	L1	D
4	26SFTF04MXX	48	25	12
6	26SFTF06MXX	48	25	12
8	26SFTF08MXX	48	25	12
9	26SFTF09MXX	48	25	12
10	26SFTF10MXX	48	25	12
13	26SFTF13MXX	48	25	15
6 Push-Lok	26SFTP06MXX	43	20.5	16
10 Push-Lok	26SFTP10MXX	46	24	22
13 Push-Lok	26SFTP13MXX	50	28	24

26SFK0 Stecknippel ohne Ventil, für Kunststoffschlauch


Messing

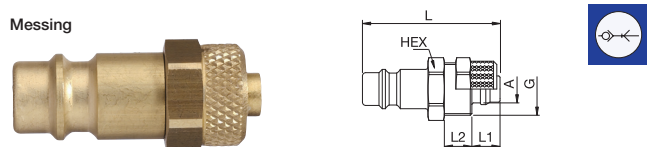

A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	26SFK006MXX		M10x1	34	7	6	12
6 x 8	26SFK008MXX		M12x1	34	7	6	12
8 x 10	26SFK010MXX	17	M16x1	42	9	6	
9 x 12	26SFK012MXX	17	M16x1	42	9	8	

26SFTS Stecknippel ohne Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss


Messing

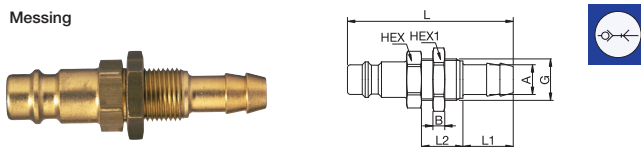

A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2
10	26SFTS10MXX	17	19	4	M14x1	56	17	14

26SRTF Stecknippel ohne Ventil, Rückflussdämpfer mit Schlauchanschluss

Messing

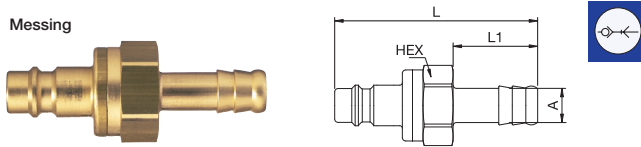

A		HEX	L	L1
6	26SRTF06MXX	21	60	25
8	26SRTF08MXX	21	60	25
9	26SRTF09MXX	21	60	25
10	26SRTF10MXX	21	60	25
13	26SRTF13MXX	21	60	25

