

KUPPLUNGEN SERIE 26

Ein sich ständig weiterentwickelndes Angebot mit innovativem Zwei-Material-Design für Pneumatik- Anwendungen in Standardumgebungen.

Die Parker Rectus-Kupplungen der Serie 26 verfügen über ein neues Design, das den aktuellen Anforderungen der Pneumatik gerecht wird und eine kosteneffiziente Alternative zu den reinen Metallkupplungen darstellt.

Hülse im Vergleich zu Messing:
Leicht zu handhaben.

Korrosionsbeständigkeit für erhöhte Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit:
Verlängert die Lebensdauer des Produkts.

Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks & umweltfreundlichere Herstellung:
Erfüllt die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlicheren Produkten.

Geringere ökologische Auswirkungen durch Umstellung auf nachhaltige Materialien:
Verringerung des Energie- und Ressourcenverbrauchs.

Verbesserte Ästhetik:
Visuelle Übereinstimmung mit den Parker-Farben.



Benutzerfreundlichkeit:
Verbesserte Berührungsempfindlichkeit, Griffigkeit und Bedienungskomfort bei Anwendungen, bei denen häufig menschliches Eingreifen erforderlich ist.

Die Kupplungen der Serie 26 sind für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert, u.a:

- Industrielle Maschinen
- Pneumatische Werkzeuge
- Luft- und Gaskompressoranlagen
- Aufblasen von Notzelten



www.parker.com/LPCE

Technische Merkmale



Geeignete Medien:	Druckluft
Druckbereich:	Bis 35 bar
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C
Durchfluss Luft:	1070 l/mn
Nenndurchmesser:	7,2 (40 mm²)
Material:	Gehäuse, Dichtung und Manschette: Messing, NBR und Klemmring aus technischem Polymer



Referenzen

26KAA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde



Messing, NBR

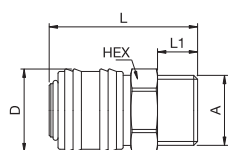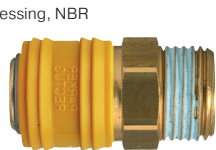

A		HEX	L	L1	D	Kg
G1/4	26KAAW13MPXY	22	39	9	25	0,056
G3/8	26KAAW17MPXY	22	41	9	25	0,058
G1/2	26KAAW21MPXY	22	44	12	25	0,069

26KAI Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde



Messing, NBR

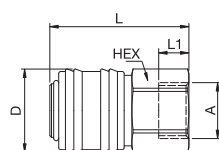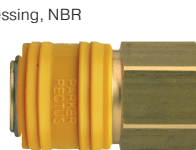

A		HEX	L	L1	D	Kg
G1/4	26KAIW13MPXY	22	41	9	25	0,071
G3/8	26KAIW17MPXY	22	41	9	25	0,066
G1/2	26KAIW21MPXY	24	44	10	25	0,075


26KAT Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss

Messing, NBR

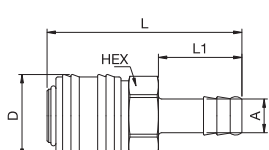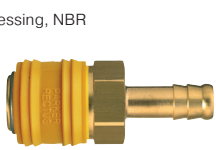

A		HEX	L	L1	D	Kg
6	26KATF06MPXY	21	58	25	25	0,055
8	26KATF08MPXY	21	58	25	25	0,057
9	26KATF09MPXY	21	58	25	25	0,057
10	26KATF10MPXY	21	58	25	25	0,058
13	26KATF13MPXY	21	58	25	25	0,062

Identifizierung der Referenzen

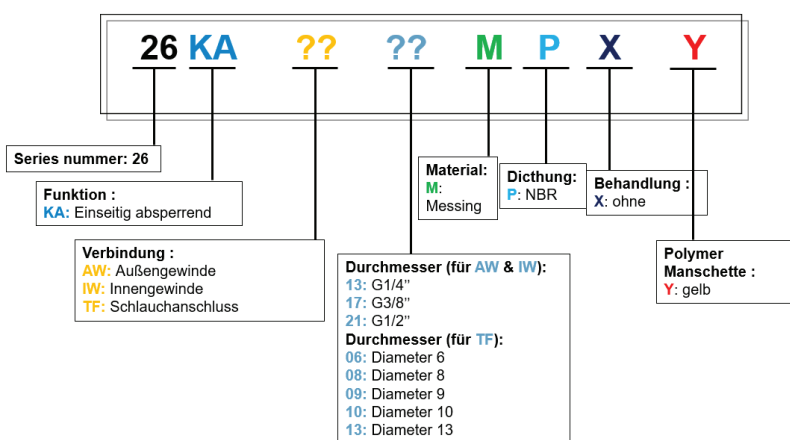

Parker Hannifin Manufacturing France SAS
Low Pressure Connectors Division Europe
 Parc Alcyone - Bâtiment D
 1 rue André et Yvonne Meynier
 35069 Rennes Cedex - France
 phone +33 (0)2 99 25 55 00
www.parker.com/lpce

LEAF/0530/DE Januar 2025

Your Local Authorized Parker Distributor

© 2025 Parker Hannifin Corporation

